

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274310

OBO
BETTERMANN

Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6274310
Typ	GK-A70110RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Hersteller	OBO
Dimension	70x110mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	116 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3155 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274310

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

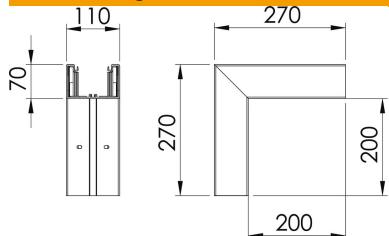

Länge	270 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklemmer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm