

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274322

OBO
BETTERMANN

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6274322
Typ	GK-F70110LGR
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	70x110mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	78 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,2043 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6274322

Abmessungen

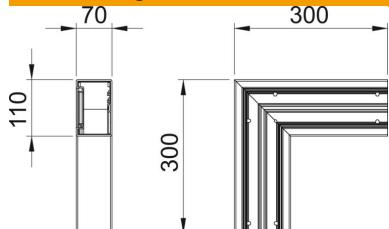

Länge	300 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm