


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6274340

Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

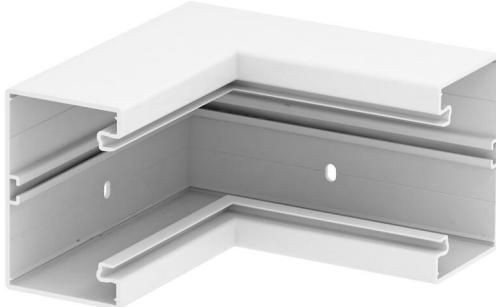

**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6274340
Typ	GK-I70110RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	70x110mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,9693 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6274340

### Abmessungen

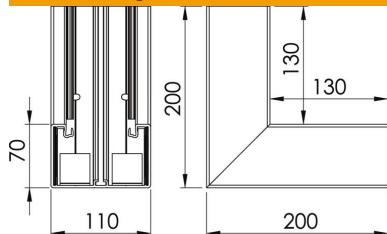

Länge	200 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

### Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklemmer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm