

# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274341



Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6274341                  |
| Typ                                 | GK-I70110CW              |
| Bezeichnung 1                       | Inneneck                 |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 70x110mm                 |
| Farbe                               | cremeweiß; RAL 9001      |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 50 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0946 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274341



## Abmessungen

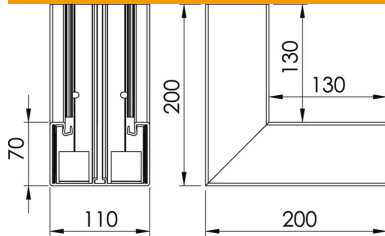

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 200 mm |
| Breite | 110 mm |
| Höhe   | 70 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1            |
| Ausführung                    | Unterteil    |
| Form                          | symmetrisch  |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Kabelhalteklammer             | nein         |
| Kanalverbinder                | nein         |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend |
| Montagelochung im Boden       | ja           |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm      |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm         |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C       |
| Winkelbereich max.            | 90 mm        |
| Winkelbereich min.            | 90 mm        |