

# Technisches Datenblatt

## T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274361



T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6274361
Typ	GK-T70110CW
Bezeichnung 1	T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	70x110mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,8915 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6274361

### Abmessungen

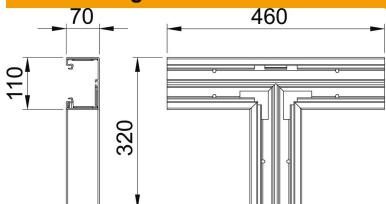

Länge	460 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

### Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung für Kanalhöhe	Unterteil 70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklemmer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C