

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274541



Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6274541
Typ	GK-I70130CW
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	70x130mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4525 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274541



Abmessungen

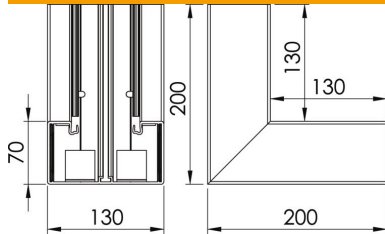

Länge	200 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm