

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274561

OBO
BETTERMANN

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



 CE UK CA

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6274561
Typ	GK-T70130CW
Bezeichnung 1	T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	70x130mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	108 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,3179 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6274561

Abmessungen

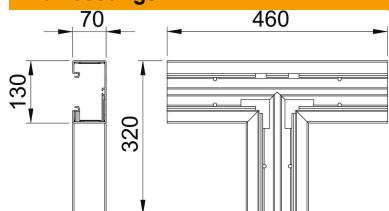

Länge	460 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklemmer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C