

Technisches Datenblatt

Kupplung GK-KUP

Artikelnummer: 6274650



Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.



ABS/AVA Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6274650
Typ	GK-KUP
Bezeichnung 1	Kupplung
Bezeichnung 2	für GK
Hersteller	OBO
Dimension	64x90mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	2,14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1615 kg CO2e / 2 Stück

Technisches Datenblatt

Kupplung GK-KUP


Artikelnummer: 6274650



Abmessungen



Länge	89,5 mm
Breite	64 mm

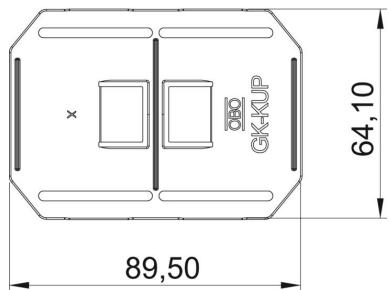

Technische Daten

Ausführung	universal
Bauform	Kupplung
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	70 mm
Mit Potentialausgleich	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C