


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Artikelnummer: 6274740



Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

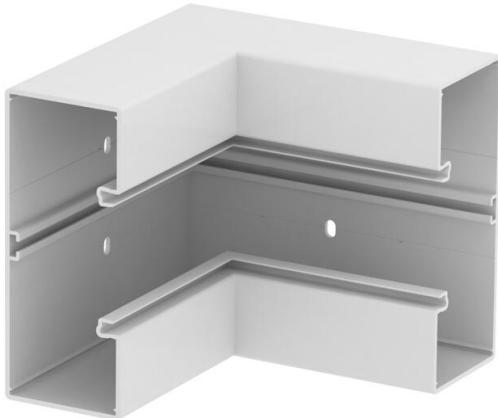

PVC Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6274740
Typ	GK-I70170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	70x170mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4769 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170



Artikelnummer: 6274740

## Abmessungen

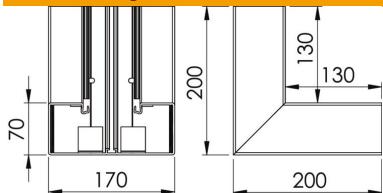

Länge	200 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm