

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Artikelnummer: 6274762



T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6274762
Typ	GK-T70170LGR
Bezeichnung 1	T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	70x170mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	120 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,8395 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Artikelnummer: 6274762



Abmessungen

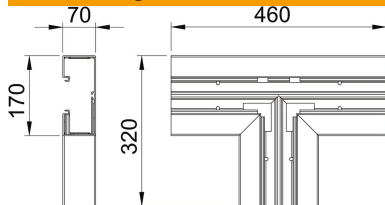

Länge	460 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C