

Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6274790

OBO
BETTERMANN

Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6274790
Typ	GK-OTGARW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	Außeneck, glatt
Hersteller	OBO
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4241 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6274790

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

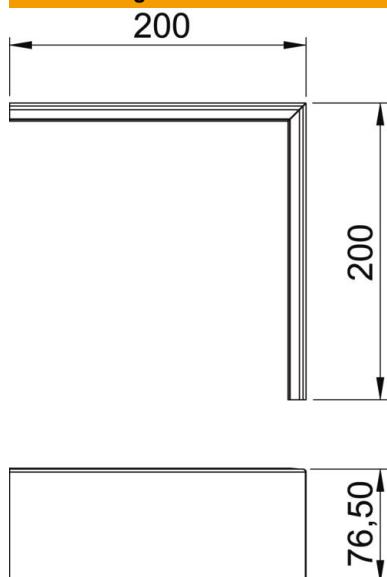

Länge	200 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Anwendung	Außeneck
Halogenfrei	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C