

# Technisches Datenblatt

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S90130

Artikelnummer: 6276913



Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert

## Stammdaten

Artikelnummer	6276913
Typ	GA-SA90130EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x300
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	199,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	28,4137 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Außeneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S90130


Artikelnummer: 6276913



## Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	90 mm

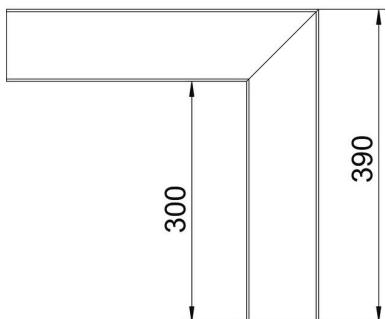

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklemmer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm