

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-S90130
Artikelnummer: 6276940



Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	6276940
Typ	GA-SI90130RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	163,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,3753 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-S90130
Artikelnummer: 6276940



Abmessungen

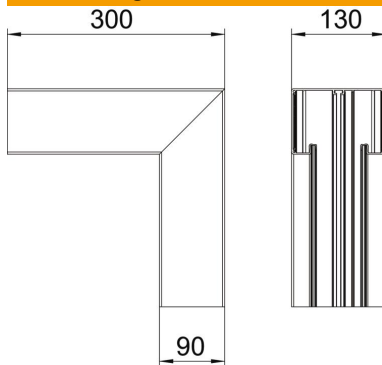

Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	90 x 130 mm
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm