

Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
GA-S90130
Artikelnummer: 6276960



T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	6276960
Typ	GA-ST90130RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	116,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,549 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
GA-S90130
Artikelnummer: 6276960



Abmessungen

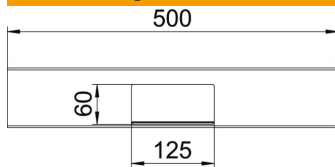

Länge	500 mm
Breite	130 mm
Höhe	90 mm



Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C