

Technisches Datenblatt

Trennwand GS-TW70

Artikelnummer: 6277090



Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6277090
Typ	GS-TW70
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	für GS 70
Hersteller	OBO
Dimension	24x53x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	58,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3095 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Trennwand GS-TW70

Artikelnummer: 6277090



Abmessungen

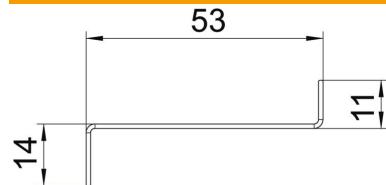

Länge	2.000 mm
Breite	24 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	steckbar
Geeignet für Kanalhöhe	70
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C