

Technisches Datenblatt

Trennwand GS-TW90

Artikelnummer: 6277095



Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6277095 |
| Typ | GS-TW90 |
| Bezeichnung 1 | Trennwand |
| Bezeichnung 2 | für GS 90 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 24x73x2000 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 74,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6666 kg CO2e / 1 Meter |


Technisches Datenblatt

Trennwand GS-TW90

Artikelnummer: 6277095



Abmessungen

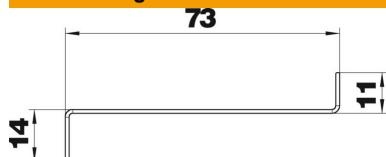

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 73 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Ausführung | 1-fach |
| Befestigungsart | steckbar |
| Geeignet für Kanalhöhe | 90 |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -25 °C |