


Technisches Datenblatt

Kupplung GS-KUP70

Artikelnummer: 6277290



Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

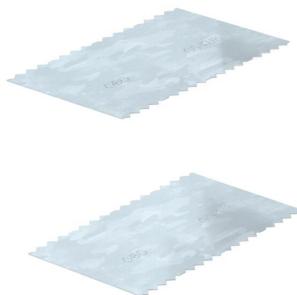

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten	
Artikelnummer	6277290
Typ	GS-KUP70
Bezeichnung 1	Kupplung
Bezeichnung 2	universal, für Kanaltiefe 70
Hersteller	OBO
Dimension	70x120
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	6,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3421 kg CO2e / 2 Stück

Technisches Datenblatt

Kupplung GS-KUP70

Artikelnummer: 6277290



Abmessungen	
120	Länge
	Breite
	120 mm 70 mm

Technische Daten	
Ausführung	universal
Bauform	Kupplung
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	70 mm
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-25 °C