

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal
Rapid 80 Typ GS-A90130
Artikelnummer: 6277530



Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.



St Stahl

Stammdaten


Artikelnummer	6277530
Typ	GS-AFF90130RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	fallend asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	152 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,8112 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal
Rapid 80 Typ GS-A90130
Artikelnummer: 6277530



Abmessungen

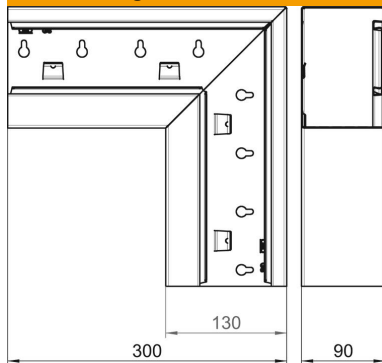

Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Richtungsänderung	vertikal fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm