

Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70170

Artikelnummer: 6277670

OBO
BETTERMANN



Endstück für GS Geräteeinbaukanal.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6277670
Typ	GS-E70170RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x10
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5762 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70170

Artikelnummer: 6277670

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

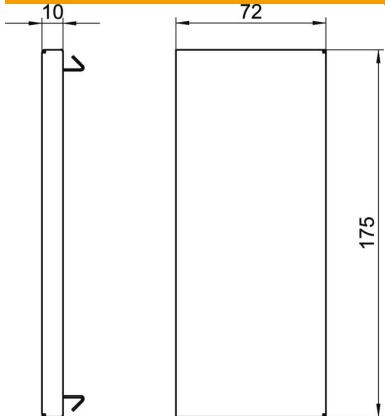

Länge	10 mm
Breite	175 mm
Höhe	72 mm

Technische Daten

Ausführung	universal
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Geeignet für	links/rechts
Halogenfrei	ja
Schnittkaschierung	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C