


Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GS-A90170
Artikelnummer: 6277940

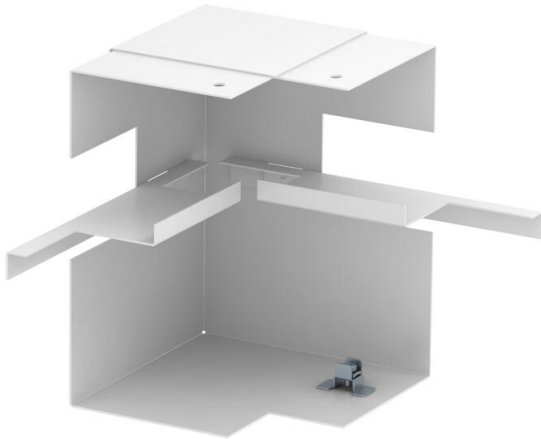

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St Stahl

Stammdaten


Artikelnummer	6277940
Typ	GS-AI90170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	vereinfacht asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x170x148
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	86 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,7738 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GS-A90170
Artikelnummer: 6277940



Abmessungen

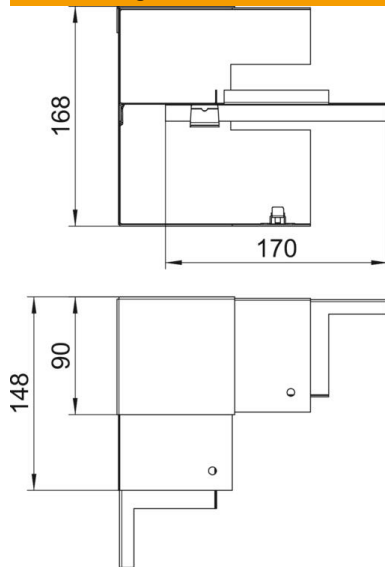

Länge	148 mm
Breite	170 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
für Kanal-Abmessung	90 x 170 mm
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm