


# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal  
Rapid 80 Typ GS-D70170  
Artikelnummer: 6278210

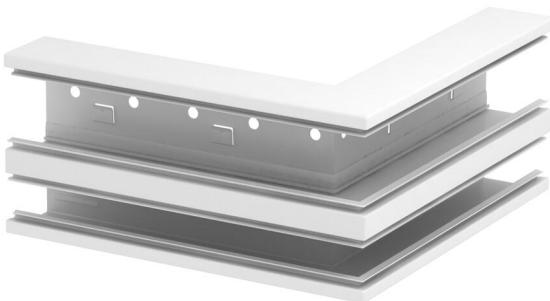

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.




Stahl

## Stammdaten

Artikelnummer	6278210
Typ	GS-DA70170RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	270 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,5652 kg CO2e / 1 Stück

## Abmessungen

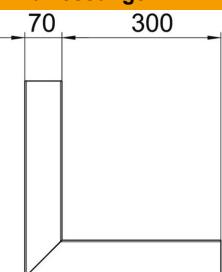

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal  
Rapid 80 Typ GS-D70170  
Artikelnummer: 6278210



## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm