


# Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal  
Rapid 80 Typ GS-D70170  
Artikelnummer: 6278240

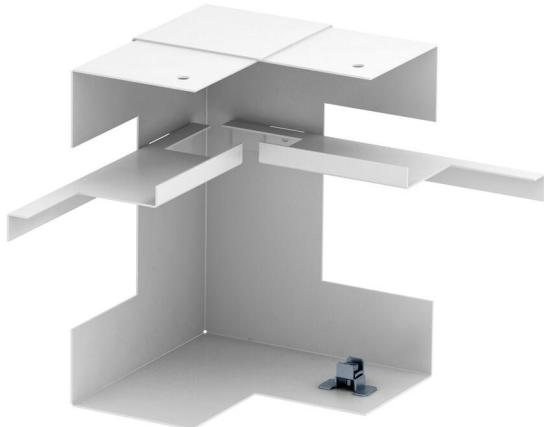

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



Stahl

## Stammdaten


Artikelnummer	6278240
Typ	GS-DI70170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	vereinfacht asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x128
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,5003 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal  
Rapid 80 Typ GS-D70170  
Artikelnummer: 6278240



## Abmessungen

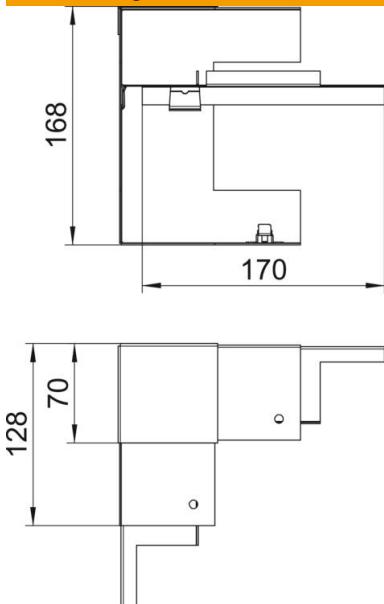

Länge	128 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
für Kanal-Abmessung	70 x 170 mm
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklemmer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm