

Technisches Datenblatt

**T-Stück, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170
Artikelnummer: 6278260**



T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



Stahl

Stammdaten

 
Artikelnummer	6278260
Typ	GS-DT70170RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	188,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,5664 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


**T-Stück, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170
Artikelnummer: 6278260**

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	500 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

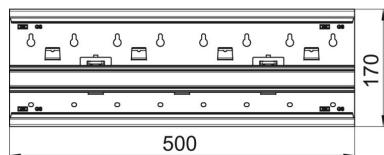

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-25 °C