


# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal  
Rapid 80 Typ GS-D90170  
Artikelnummer: 6278310

**OBO**  
BETTERMANN

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

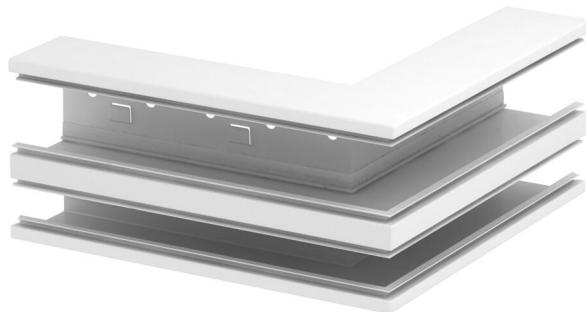

Stahl

## Stammdaten


Artikelnummer	6278310
Typ	GS-DA90170RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x170x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	312 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,7177 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal  
Rapid 80 Typ GS-D90170  
Artikelnummer: 6278310

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen	
90	300
170	

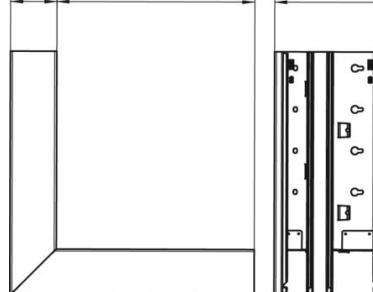

Technische Daten	
Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm