


Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal
Rapid 80 Typ GS-D90170
Artikelnummer: 6278340

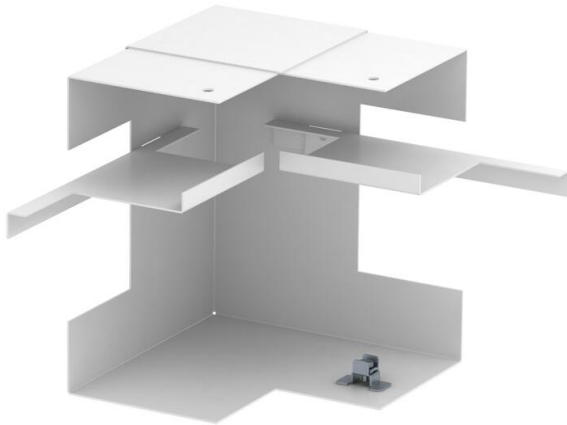

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St Stahl

Stammdaten


Artikelnummer	6278340
Typ	GS-DI90170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	vereinfacht asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x170x148
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	71 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,2205 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal
Rapid 80 Typ GS-D90170
Artikelnummer: 6278340



Abmessungen

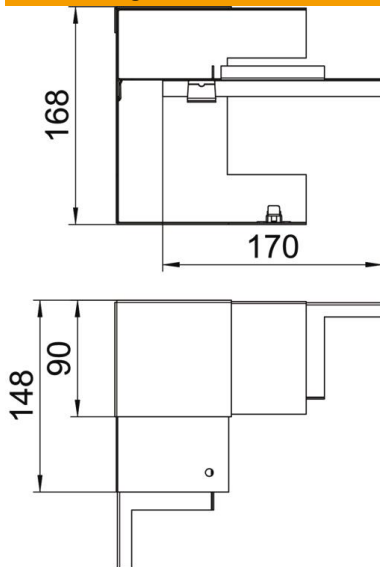

Länge	148 mm
Breite	170 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
für Kanal-Abmessung	90 x 170 mm
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm