

Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210

Artikelnummer: 6278460



T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



St

Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6278460
Typ	GS-DT70210RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x210x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	207 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,2659 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210

Artikelnummer: 6278460



Abmessungen

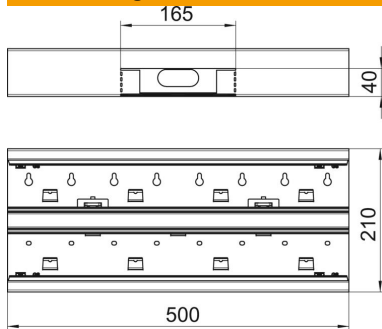

Länge	500 mm
Breite	210 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	210 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C