

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Artikelnummer: 6278780



Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6278780
Typ	GK-OTKRW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	kanneliert
Hersteller	OBO
Dimension	80x2000mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5657 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Artikelnummer: 6278780



Abmessungen

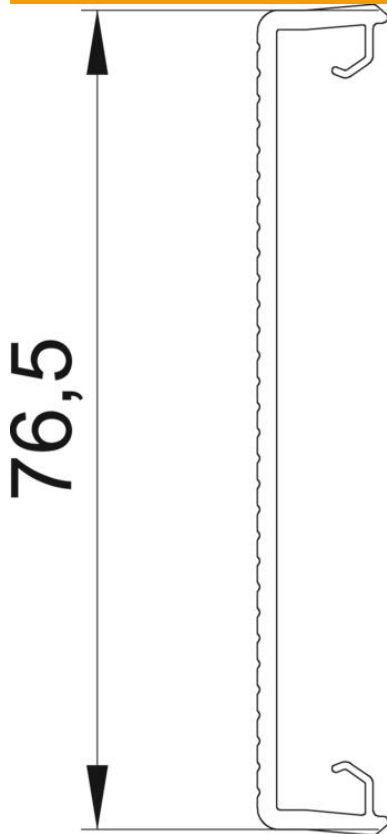

Länge	2.000 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	profiliert
Halogenfrei	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C