

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-S70170
Artikelnummer: 6279121



Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6279121
Typ	GA-SF70170RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	142,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,5752 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70170

Artikelnummer: 6279121



Abmessungen

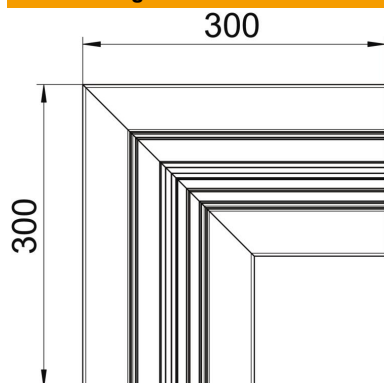

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm