

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70170

Artikelnummer: 6279140



Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6279140
Typ	GA-SI70170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	172 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	24,2152 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70170

Artikelnummer: 6279140

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

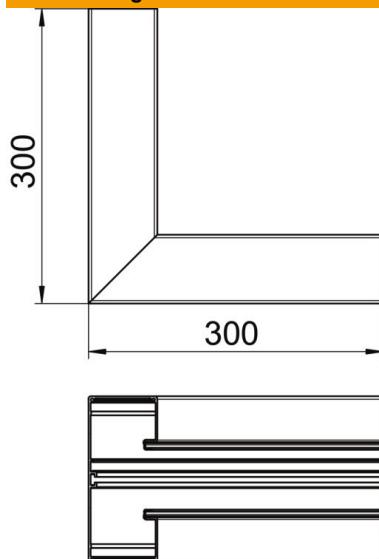

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	70 x 170 mm
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm