

Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
GA-S70170

Artikelnummer: 6279160



T- Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6279160
Typ	GA-ST70170RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	127,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,9433 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
GA-S70170

Artikelnummer: 6279160



Abmessungen

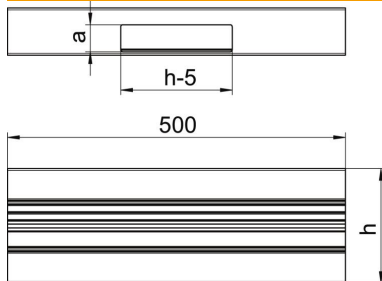

Länge	500 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C