

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70110

Artikelnummer: 6279240



Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6279240
Typ	GA-SI70110RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x110x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	137,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,3223 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70110


Artikelnummer: 6279240



Abmessungen

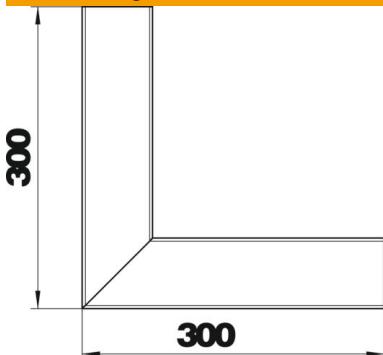

Länge	300 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

 

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	70 x 110 mm
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklemmer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm