

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70130

Artikelnummer: 6279320

OBO
BETTERMANN



Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6279320
Typ	GA-SF70130RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x130x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	132,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	19,1405 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70130

Artikelnummer: 6279320

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

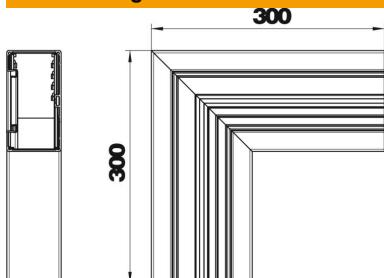

Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm