

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70130

Artikelnummer: 6279343

OBO
BETTERMANN



Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium
EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6279343
Typ	GA-SI70130EL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x130x300
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	148,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	20,5214 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70130


Artikelnummer: 6279343

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

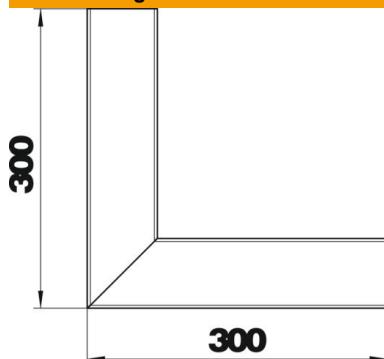

Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

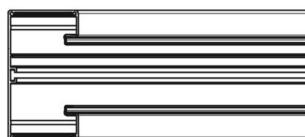

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	70 x 130 mm
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm