

Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
GA-S70130

Artikelnummer: 6279360



T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	6279360
Typ	GA-ST70130RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x130x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	106,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	14,4792 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
GA-S70130
Artikelnummer: 6279360



Abmessungen

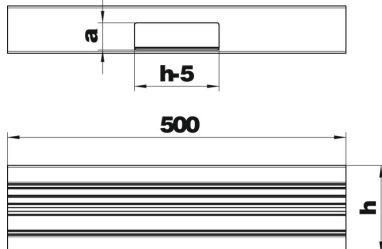

Länge	500 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C