

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Typ GA-A70170

Artikelnummer: 6279420



Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6279420
Typ	GA-AFS70170RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	142,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,2212 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Artikelnummer: 6279420



Abmessungen

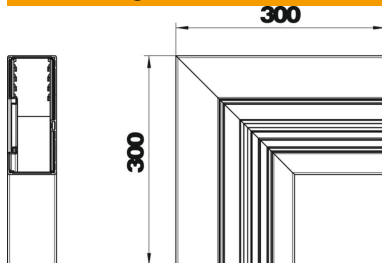

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm