

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal
Rapid 80 Typ GA-A70170
Artikelnummer: 6279433



Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	6279433
Typ	GA-AFF70170EL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	asymmetrisch fallend
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x300
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	132,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,2912 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal
Rapid 80 Typ GA-A70170
Artikelnummer: 6279433



Abmessungen

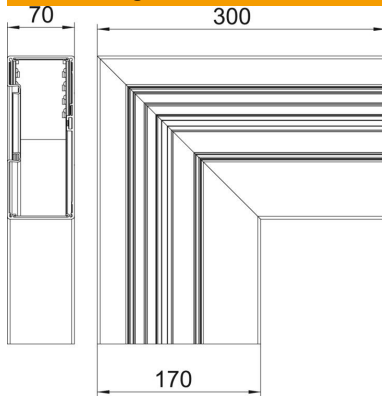

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Richtungsänderung	vertikal fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm