

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanäle Rapid 80 Typ GA-A90170

Artikelnummer: 6279520



Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu Aluminium

## Stammdaten

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6279520                                |
| Typ                                             | GA-AFS90170RW                          |
| Bezeichnung 1                                   | Flachwinkel                            |
| Bezeichnung 2                                   | asymmetrisch                           |
| Hersteller                                      | OBO                                    |
| Dimension                                       | 90x170x300                             |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                     |
| Werkstoff                                       | Aluminium                              |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                      |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                  |
| Gewicht                                         | 159,4 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                             |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 24,1754 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, steigend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Artikelnummer: 6279520



## Abmessungen

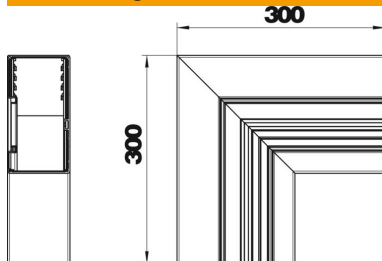

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe   | 90 mm  |

## Technische Daten

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1                 |
| Ausführung                    | Unterteil         |
| für Kanalbreite               | 170 mm            |
| für Kanalhöhe                 | 90 mm             |
| Halogenfrei                   | ja                |
| Kabelhalteklammer             | nein              |
| Kanalverbinder                | nein              |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend      |
| Montagelochung im Boden       | nein              |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm           |
| Richtungsänderung             | vertikal steigend |
| Schutzart                     | IP30              |
| Schutzfolie                   | ja                |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10              |
| Symmetrisch                   | nein              |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C             |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C            |
| Winkelbereich min.            | 90 mm             |