

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal
Rapid 80 Typ GA-A90170
Artikelnummer: 6279530



Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	6279530
Typ	GA-AFF90170RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	asymmetrisch fallend
Hersteller	OBO
Dimension	90x170x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	149,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	24,1754 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal
Rapid 80 Typ GA-A90170
Artikelnummer: 6279530



Abmessungen

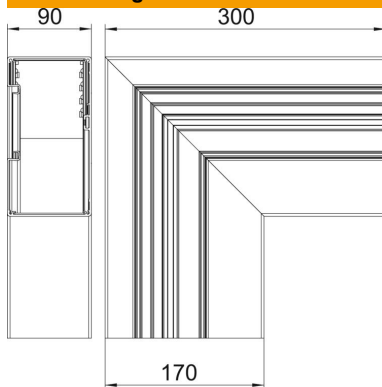

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Richtungsänderung	vertikal fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm