

Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-A90170
Artikelnummer: 6279540



Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	6279540
Typ	GA-AI90170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x170x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	186,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	26,0847 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-A90170
Artikelnummer: 6279540



Abmessungen

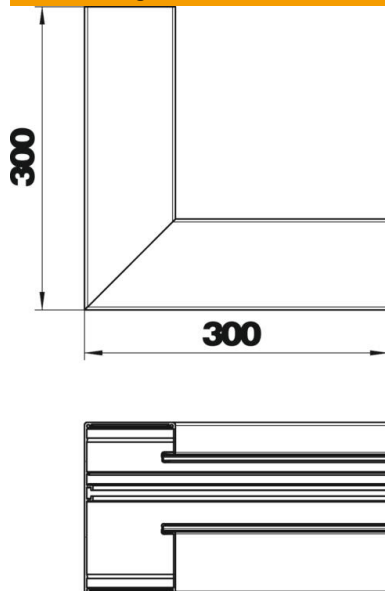

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
für Kanal-Abmessung	90 x 170 mm
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm