

Technisches Datenblatt

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-A90170
Artikelnummer: 6279563



T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	6279563
Typ	GA-AT90170EL
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x170x500
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	136,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,3552 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-A90170
Artikelnummer: 6279563



Abmessungen

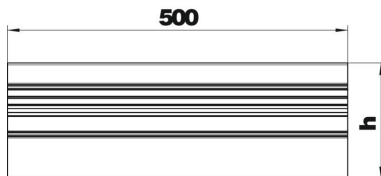

Länge	500 mm
Breite	170 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C