

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-D90210
Artikelnummer: 6279643



Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	6279643
Typ	GA-DI90210EL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	90x210x300
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	237,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	34,7308 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-D90210
Artikelnummer: 6279643



Abmessungen

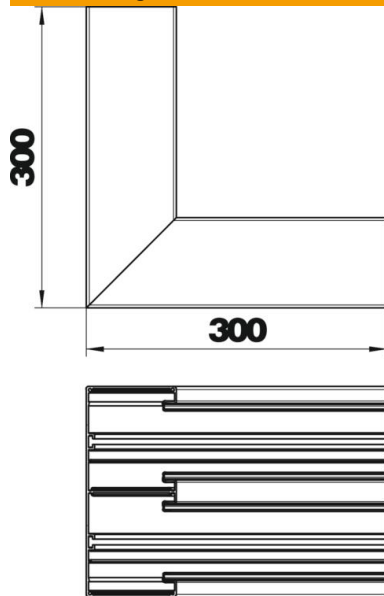

Länge	300 mm
Breite	210 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	90 x 210 mm
für Kanalbreite	210 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm