

# Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ  
GA-D90210  
Artikelnummer: 6279663



T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.  
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



**Alu** Aluminium  
**EL** eloxiert

## Stammdaten

 
|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6279663                   |
| Typ                                 | GA-DT90210EL              |
| Bezeichnung 1                       | T-Stück                   |
| Bezeichnung 2                       | 2-zügig                   |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 90x210x500                |
| Farbe                               | aluminium                 |
| Werkstoff                           | Aluminium                 |
| Oberfläche                          | eloxiert                  |
| Oberflächennorm                     |                           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 177,4 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 24,3593 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt


T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ  
GA-D90210  
Artikelnummer: 6279663



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 500 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe   | 90 mm  |

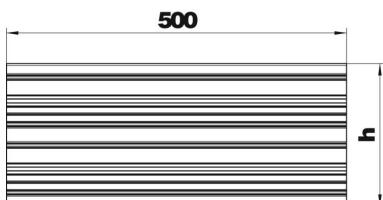

## Technische Daten

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile            | 2            |
| Ausführung                      | Unterteil    |
| für Kanalbreite                 | 210 mm       |
| für Kanalhöhe                   | 90 mm        |
| Halogenfrei                     | ja           |
| Kabelhaltekammer                | nein         |
| Kanalverbinder                  | nein         |
| Montageart der Oberteile        | innenliegend |
| Montagelochung im Boden         | nein         |
| Oberteilbreite                  | 76,5 mm      |
| Oberteilbreite 2                | 76,5 mm      |
| Schutzart                       | IP30         |
| Schutzfolie                     | ja           |
| Schutzgrad IK-Code              | IK10         |
| Symmetrisch                     | ja           |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -25 °C       |