

Technisches Datenblatt

Flachwinkeloberteil Aluminium

Artikelnummer: 6279736



Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.



Alu Aluminium
EL eloxiert

Stammdaten	
Artikelnummer	6279736
Typ	GA-OTFEL
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Flachwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x400
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,1961 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkeloberteil Aluminium

Artikelnummer: 6279736



Abmessungen

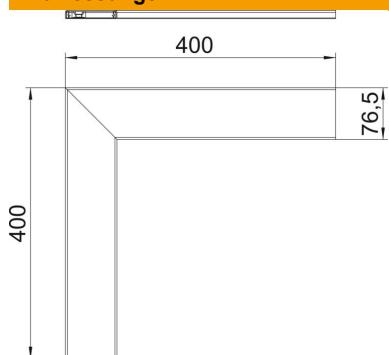

Länge	400 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C