

Technisches Datenblatt

Wandkonsolenadapter KS70110 für GK Kunststoff, Kanalbreite 110 mm
Artikelnummer: 6279802



Wandkonsolenadapter zur Montage der GK70110 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6279802
Typ	KS70110
Bezeichnung 1	Wandkonsolenadapter
Bezeichnung 2	für GK70110
Hersteller	OBO
Dimension	128x102x27mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6231 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Wandkonsolenadapter KS70110 für GK Kunststoff, Kanalbreite 110 mm
Artikelnummer: 6279802



Abmessungen

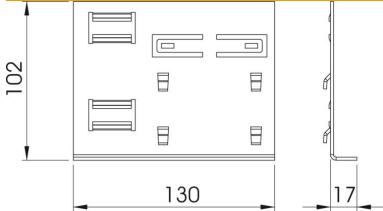

Länge	130 mm
Breite	102 mm
Höhe	17 mm

Technische Daten

Ausführung	Wandmontage
Befestigungsart	aufrostbar
für Kanal-Abmessung	70x110 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C