

Technisches Datenblatt

Wandkonsolenadapter KS70130 für GK Kunststoff, Kanalbreite 130 mm
Artikelnummer: 6279804



Wandkonsolenadapter zur Montage der GK70130 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6279804
Typ	KS70130
Bezeichnung 1	Wandkonsolenadapter
Bezeichnung 2	für GK70130
Hersteller	OBO
Dimension	128x122x27mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8889 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Wandkonsolenadapter KS70130 für GK Kunststoff, Kanalbreite 130 mm
Artikelnummer: 6279804



Abmessungen

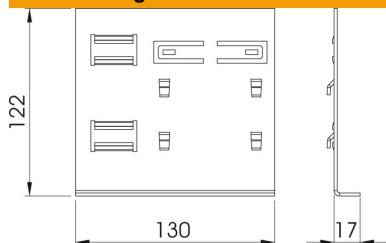

Länge	130 mm
Breite	122 mm
Höhe	17 mm

Technische Daten

Ausführung	Wandmontage
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	70x130 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C