

Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 6279824



Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2... auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6279824
Typ	MVKG70210
Bezeichnung 1	Montage- und Verbindungsprofil
Bezeichnung 2	für Konvektionsgitter vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	99x400x68
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,0625 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 6279824



Abmessungen

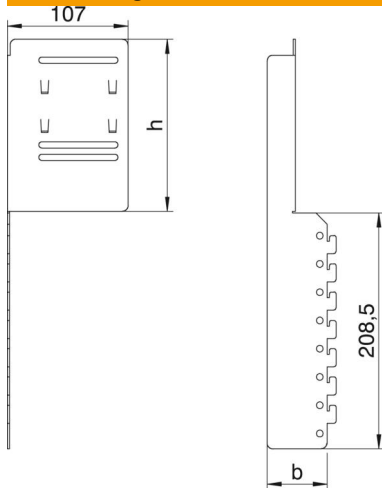

Länge	400 mm
Breite	99 mm
Höhe	68 mm

Technische Daten

Ausführung	Wandmontage
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	70x210
Kanalmontage	einhängen und verschrauben