

Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm
Artikelnummer: 6279828



Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2... auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6279828
Typ	MVKG90170
Bezeichnung 1	Montage- und Verbindungsprofil
Bezeichnung 2	für Konvektionsgitter vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	99x360x88
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,4589 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279828



Abmessungen

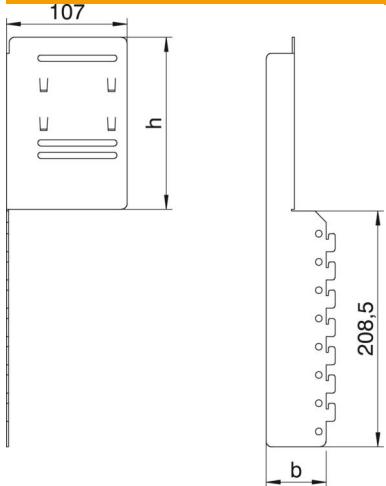

Länge	360 mm
Breite	99 mm
Höhe	88 mm

Technische Daten

Ausführung	Wandmontage
Befestigungsart	aufraстbar
für Kanal-Abmessung	90x170
Kanalmontage	einhängen und verschrauben