

# Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm  
Artikelnummer: 6279830



Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2... auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.  
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

CE UK CA

St Stahl

FS bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6279830
Typ	MVKG90210
Bezeichnung 1	Montage- und Verbindungsprofil
Bezeichnung 2	für Konvektionsgitter vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	99x400x88
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	63,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,786 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279830



## Abmessungen

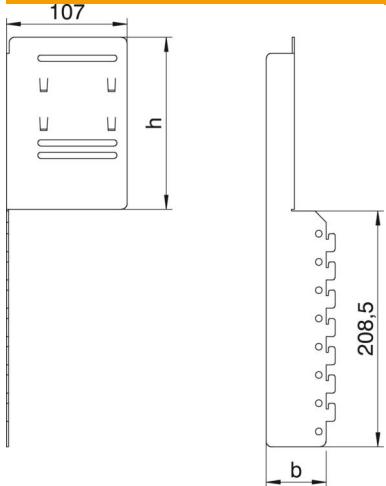

Länge	400 mm
Breite	99 mm
Höhe	88 mm

## Technische Daten

Ausführung	Wandmontage
Befestigungsart	aufraстbar
für Kanal-Abmessung	90x210
Kanalmontage	einhängen und verschrauben