

# Technisches Datenblatt

## Kanaloberteil Stahlblech

Artikelnummer: 6279850

**OBO**  
BETTERMANN



Oberteil Stahlblech zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GS.



Stahl

Stammdaten	
Artikelnummer	6279850
Typ	GS-OTRW
Bezeichnung 1	Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,5158 kg CO2e / 1 Meter

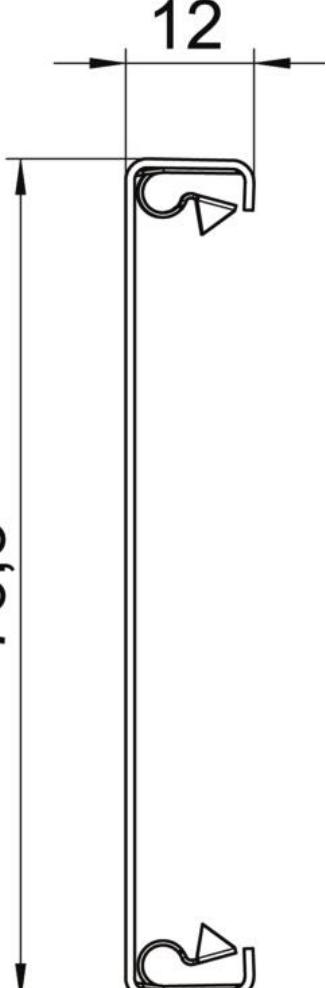
# Technisches Datenblatt

## Kanaloberteil Stahlblech

Artikelnummer: 6279850

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

	<table><tr><td>Länge</td><td>2.000 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>76,5 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>12 mm</td></tr></table>	Länge	2.000 mm	Breite	76,5 mm	Höhe	12 mm
Länge	2.000 mm						
Breite	76,5 mm						
Höhe	12 mm						

### Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C