


Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil Stahlblech

Artikelnummer: 6279870



Oberteil zum Verschließen des Außenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.

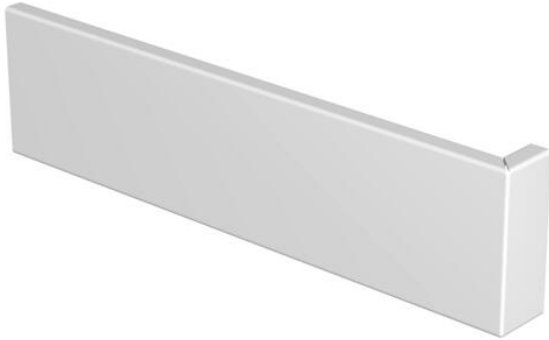

St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6279870
Typ	GS-OTARW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Außeneck 80
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8952 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil Stahlblech

Artikelnummer: 6279870



Abmessungen

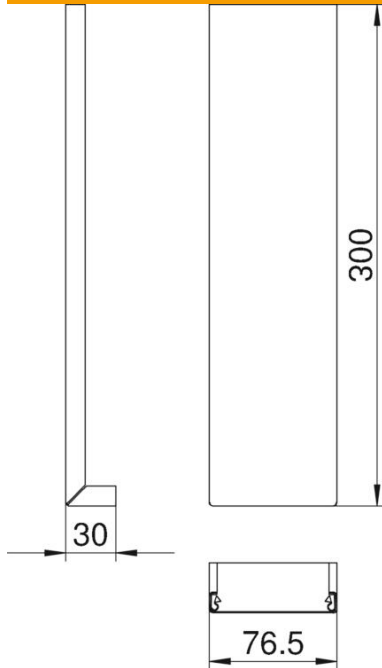

Länge	300 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Anwendung	Außeneck
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C